

# GETRIEBEBAU NORD

Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group



Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Getriebebau-Nord-Straße 1 • 22941 Bargteheide, Germany • www.nord.com

## SK TIE4-NQ16-K-LA

Materialnummer:

275 274 173

### Anschlussenerweiterung Leistungsausgang

#### Lieferumfang

1 x	Anbaugehäuse NQ16 – Buchse Mit Kontakteinsatz (5-pol + PE)
5 x	Verbindungsleitung (3x schwarz, 2x blau)
1 x	Erdungsleitung
1 x	Reduzierung M25/M20 (Messing)



#### Einsatzbereich

Anschlussenerweiterung für einen steckbaren Netzspannungsanschluss (Leistungsabgang), direkt an der Antriebselektronik (bzw. Anschlusseinheit) oder am Motorklemmkasten. Der Steckverbinder verfügt über 3 Kontakte für den Leistungsabgang (+PE) sowie 2 Hilfskontakte und besitzt ein Verriegelungssystem.


Der Anbau an die Antriebselektronik (oder den Motor) erfolgt direkt an einer M25 Kabeldurchführung, über eine M25/M20 Reduzierung.



<b>Technische Information / Datenblatt</b>	<b>SK TIE4-NQ16-K-LA</b>			
Anschlussenerweiterung	TI_275274173	V1.1	3923	de

**Technische Daten**

Steckertyp	NORD NQ16
Kontaktanzahl	5 +PE
Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Kontakteinsatz	Buchseneinsatz (F)
Bemessungsstrom Leistungskontakt	16 A
Bemessungsspannung Leistungskontakt	630 V
Bemessungsstrom Signalkontakt	10 A
Bemessungsspannung Signalkontakt	63 V
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäuseausführung	Gerade
Schutzart	IP67

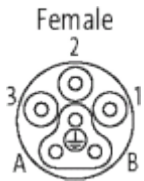

Female

**Anschlüsse**

NQ16 PIN	Potential	NORDAC START Klemme	NORDAC BASE Klemme	NORDAC FLEX Klemme
1 (schwarz)	L1	L1	L1	L1
2 (schwarz)	L2	L2	L2	L2
3 (schwarz)	L3	L3	L3	L3
PE (grün-gelb)	PE	PE	PE	PE
A (blau)	24 V	44	44 *	44 *
B (blau)	GND	40	40 *	40 *

\* Bei den Serien NORDAC *FLEX* und NORDAC *BASE* kann mit diesem Steckersystem eine optionale Busbaugruppe mit externen 24V DC versorgt werden.

**Optionales Zubehör (nicht im Artikel enthalten)**

Leistungskabel mit 2x NQ16-Steckverbinder (Male/Female).

Funktion	Bezeichnung	p/n	Informationen
Daisy-Chain Kabel	SC H6G2.5 NQ16SPM NQ16SPF 1.5 UL	275274288	Länge 1,5 m
Daisy-Chain Kabel	SC H6G2.5 NQ16SPM NQ16SPF 3 UL	275274289	Länge 3 m
Daisy-Chain Kabel	SC H6G2.5 NQ16SPM NQ16SPF 5 UL	275274290	Länge 5 m
Daisy-Chain Kabel	SC H6G2.5 NQ16SPM NQ16SPF 10 UL	275274291	Länge 10 m

**Weiterführende Dokumentationen und Software ([www.nord.com](http://www.nord.com))**

Dokument	Bezeichnung
<a href="#">BU_0135</a>	Handbuch für Motorstarter NORDAC <i>START</i>
<a href="#">BU_0180</a>	Handbuch Frequenzumrichter NORDAC <i>BASE</i>
<a href="#">BU_0200</a>	Handbuch für Frequenzumrichter NORDAC <i>FLEX</i>