



通用询价表




公司: _____
 客户代码: _____
 城市/邮编/国家: _____
 联系方式: _____
 邮箱: _____
 手机号: _____

请把需求发到您当地的 NORD 联系人

官网:
www.nord.com
 (NORD group → Sales)



参考号: _____
 日期: _____

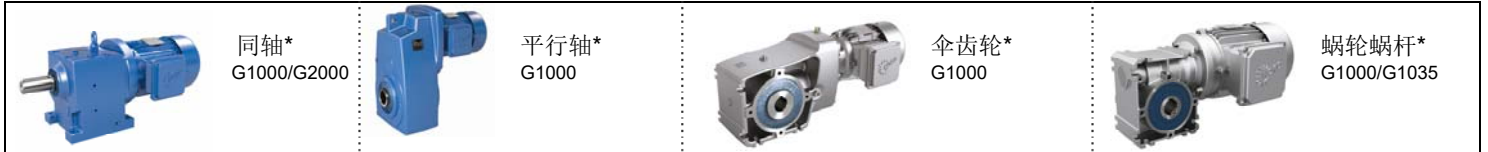

减速电机 IEC/NEMA/伺服接口* 单电机(M7000)
 W 接口(自由输入轴): 外部的轴向力, F_{A1} : _____ [N] | 径向力 F_{R1} : _____ [N]; 径向力到轴肩的距离: _____ [mm]
 对应样本的型号: _____ 数量: _____

减速机参数		变频运行参数	
工频运行输出转速 n_2 : _____ [min ⁻¹]		柜式安装	一体安装
输出扭矩 M_2 : _____ [Nm]		变频范围: _____ [Hz] 到 _____ [Hz]	
速比 i : _____		电机速度 n_1 : _____ [min ⁻¹] 到 _____ [min ⁻¹]	
安装方式 (M1 – M6): _____		变频运行下的恒力矩要求: _____ [Nm]	
法兰: B14 B5 Ø _____ [mm]		特性: 50 Hz 70 Hz 87 Hz 100 Hz	
空心轴 实心轴 Ø _____ x _____ [mm]		编码器*: 增量式 绝对值式	
服务系数 f_B : _____		再生功率: _____ [kW]	
最低轴承寿命 L10h: _____ [h]		环境条件	
输出轴承受的: 轴向力 F_{A2} : _____ [N]		环境温度: 最低 _____ 到 最高 _____ [°C]	
径向力 F_{R2} : _____ [N] 径向力到轴肩的距离: _____ [mm]		最高湿度 RH: _____ [%]	
轴承: 常规 VL VL2 VL3 AL		最大的安装海拔高度 (如果 > 1.000 m): _____ [m]	
伞齿轮和蜗轮蜗杆出轴/法兰方向*: A/B		室内 室外 水接触* 太阳直射	
润滑油: 矿物油 合成油 食品级油 生物降解油		其他 (灰尘/污垢/腐蚀性; 机械/化学接触)*	
特殊润滑油: _____		ATEX 防爆	
电机参数		ATEX 气体防爆	ATEX 粉尘防爆
额定功率 P_1 : _____ [kW]		1 区 Ex II 2G	21 区 Ex II 2D
电机转速 n_1 : _____ [min ⁻¹]		2 区 Ex II 3G	22 区 Ex II 3D
PTC (TF) 双金属开关(TW)		Ex eb II T3	非导电性粉尘
电压: _____ [V] 频率: _____ [Hz]		EEx de IIC T4	导电性粉尘(仅 22 区)
能效等级: IE1 IE2 IE3 IE4		喷漆/表面处理	
防护等级: IP55 (标准) IP _____		无 1.0 2.0 (标准) 3.0 3.	
工作制: S1 (标准) S _____ *		颜色 (RAL): 蓝 (5010) 灰 (7031)	
启停频次: _____ [c/h]		特殊颜色 (RAL-号码 / 颜色): _____	
负载持续率: _____ [%] 逆变器 (RLS)			
冷却方式: 常规 外部(F) 无(OL)		备注	
接线盒位置: _____ 出线口位置: _____			
制动器参数			
制动力矩 M_B : _____ [Nm] 手动释放(HL)			
制动器线圈电压: _____ [V]			
保持制动/紧急制动 工作制			

ATEX 文件, O&M 手册 (语言代码根据 ISO 639-1):

BG ZH CS DA ES FI FR EN EL HU IT NL NO PL PT RU SV SK LV RO